

Dot Matrix Materials - Benchtops

BradyID.com

Self-Laminating Wire & Cable Markers - Butt-Cut

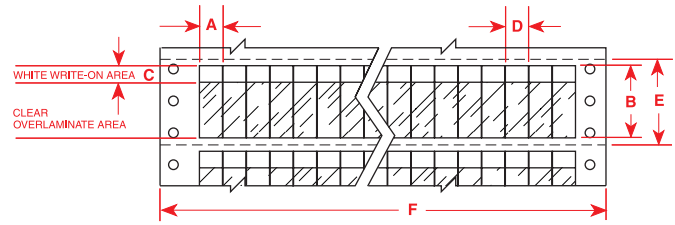


Diagram	Part Number	B-#	Material	Color	Label Width A Inch (mm)	Label Height B Inch (mm)	Print-Area C Inch (mm)	Horizontal Repeat C Inch (mm)	Vertical Repeat D Inch (mm)	Web Width E Inch (mm)	Labels Per Row	Labels Per Pkg
D18	SLSH-0515	B-292	Vinyl	White	0.500 (12.70)	1.437 (36.50)	0.500 (12.70)	0.500 (12.70)	1.500 (38.10)	9.000 (228.60)	16	1,664
D18	SLSH-1015	B-292	Vinyl	White	1.000 (25.40)	1.437 (36.50)	0.500 (12.70)	1.000 (25.40)	1.500 (38.10)	9.000 (228.60)	8	832
D18	DAT-54-642-10	B-642	Polyvinyl-fluoride	White	1.000 (25.40)	1.437 (36.50)	0.500 (12.70)	1.000 (25.40)	1.500 (38.10)	9.000 (228.60)	8	10,000
D18	SLSH-10225	B-292	Vinyl	White	1.000 (25.40)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	1.000 (25.40)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	8	608
D18	DAT-39-292-YL	B-292	Vinyl	White	1.000 (25.40)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	SLSH-10375	B-292	Vinyl	White	1.000 (25.40)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	8	408
D18	SLSH-2015	B-292	Vinyl	White	2.000 (50.80)	1.437 (36.50)	0.500 (12.70)	2.000 (50.80)	1.500 (38.10)	9.000 (228.60)	4	416
D18	SLSH-20225	B-292	Vinyl	White	2.000 (50.80)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	2.000 (50.80)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	4	304
D18	SLSH-20375	B-292	Vinyl	White	2.000 (50.80)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	2.000 (50.80)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	4	204
D18	DAT-85-292-YL	B-292	Vinyl	Yellow	1.000 (25.40)	0.750 (19.05)	0.375 (9.53)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-34-292-YL	B-292	Vinyl	Yellow	1.000 (25.40)	1.437 (36.50)	0.500 (12.70)	1.000 (25.40)	1.500 (38.10)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-37-292-YL	B-292	Vinyl	Yellow	1.000 (25.40)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	1.000 (25.40)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-39-292-RD	B-292	Vinyl	Yellow	1.000 (25.40)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-38-292-YL	B-292	Vinyl	Yellow	2.000 (50.80)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	2.000 (50.80)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	4	2,500
D18	DAT-85-292-BL	B-292	Vinyl	Blue	1.000 (25.40)	0.750 (19.05)	0.375 (9.53)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-34-292-BL	B-292	Vinyl	Blue	1.000 (25.40)	1.437 (36.50)	0.500 (12.70)	1.000 (25.40)	1.500 (38.10)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-37-292-BL	B-292	Vinyl	Blue	1.000 (25.40)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	1.000 (25.40)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-39-292-BL	B-292	Vinyl	Blue	1.000 (25.40)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-38-292-BL	B-292	Vinyl	Blue	2.000 (50.80)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	2.000 (50.80)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	4	2,500
D18	DAT-40-292-BL	B-292	Vinyl	Blue	2.000 (50.80)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	2.000 (50.80)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	4	2,500
D18	DAT-38-292-BR	B-292	Vinyl	Brown	2.000 (50.80)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	2.000 (50.80)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	4	2,500
D18	DAT-37-292-GY	B-292	Vinyl	Gray	1.000 (25.40)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	1.000 (25.40)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-39-292-GR	B-292	Vinyl	Gray	1.000 (25.40)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-34-292-GR	B-292	Vinyl	Green	1.000 (25.40)	1.437 (36.50)	0.500 (12.70)	1.000 (25.40)	1.500 (38.10)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-37-292-GR	B-292	Vinyl	Green	1.000 (25.40)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	1.000 (25.40)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-39-292-BR	B-292	Vinyl	Green	1.000 (25.40)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-40-292-GR	B-292	Vinyl	Green	2.000 (50.80)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	2.000 (50.80)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	4	2,500
D18	DAT-37-292-OR	B-292	Vinyl	Orange	1.000 (25.40)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	1.000 (25.40)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-39-292-GY	B-292	Vinyl	Orange	1.000 (25.40)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-38-292-OR	B-292	Vinyl	Orange	2.000 (50.80)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	2.000 (50.80)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	4	2,500
D18	DAT-37-292-PL	B-292	Vinyl	Purple	1.000 (25.40)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	1.000 (25.40)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-39-292-OR	B-292	Vinyl	Purple	1.000 (25.40)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-40-292-PL	B-292	Vinyl	Purple	2.000 (50.80)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	2.000 (50.80)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	4	2,500
D18	DAT-85-292-RD	B-292	Vinyl	Red	1.000 (25.40)	0.750 (19.05)	0.375 (9.53)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-37-292-RD	B-292	Vinyl	Red	1.000 (25.40)	2.250 (57.15)	0.750 (19.05)	1.000 (25.40)	2.500 (63.50)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-39-292-PL	B-292	Vinyl	Red	1.000 (25.40)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	1.000 (25.40)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	8	2,500
D18	DAT-40-292-RD	B-292	Vinyl	Red	2.000 (50.80)	3.750 (95.25)	1.000 (25.40)	2.000 (50.80)	4.000 (101.60)	9.000 (228.60)	4	2,500

Full Material Properties on page 237.