

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Verschlussstopfen, Material: PA, für Gewinde steckbar, Farbe: rot



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 478755
GTIN	4046356478755
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,650 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,680 g
Zolltarifnummer	39235090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Länge	22 mm
-------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Material	PA
Gewindeart Anschlussseite	steckbar
Farbe	rot
Montagehinweis	Der Kopf des Verschlussstopfens muss nach der Montage in der Verschraubung weiterhin sichtbar sein (s. Foto "nach der Montage").

Environmental Product Compliance

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270


Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

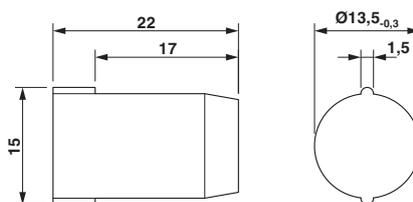

Maßzeichnung

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144433
eCl@ss 11.0	27144433
eCl@ss 4.0	27141200
eCl@ss 4.1	27141200
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27149100
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149110
eCl@ss 8.0	27149110
eCl@ss 9.0	27144433

ETIM

ETIM 3.0	EC000451
ETIM 4.0	EC000451
ETIM 5.0	EC000451
ETIM 6.0	EC000451
ETIM 7.0	EC000451

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Verschlussstopfen - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 18.0	39121311
UNSPSC 19.0	39121311
UNSPSC 20.0	39121311
UNSPSC 21.0	39121311