


Gehäuse für Positive Lock Kontakthülsen, Mark III und Mark III-2

Material:
Polyamid 6.6

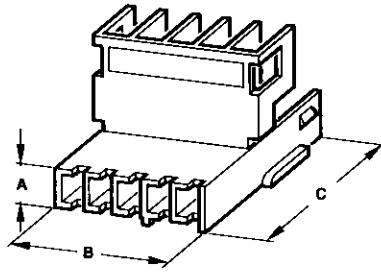

Housings for Positive Lock Receptacles, Mark III and Mark III-2


Material:
Polyamide 6.6

Polzahl No. of Positions	Farbe Color	Abmessungen/Dimensions (mm)			Bestell-Nummer Part Number	
		A	B	C		
1	schwarz/black	5,4	8,2	24,0	737032-5	
	schwarz/black	9,9	11,9	24,0	142680-0	
	braun/brown	9,9	11,9	24,0	142680-1	
	rot/red	9,9	11,9	24,0	142680-2	
	orange/orange	9,9	11,9	24,0	142680-3	
	gelb/yellow	9,9	11,9	24,0	142680-4	
	2	grün/green	9,9	11,9	24,0	142680-5
		blau/blue	9,9	11,9	24,0	142680-6
		violett/violet	9,9	11,9	24,0	142680-7
		grau/grey	9,9	11,9	24,0	142680-8
weiß/white		9,9	11,9	24,0	142680-9	
rot/red		10,4	11,6	24,0	2-142143-2	
weiß/white		10,4	11,6	24,0	9-142143-2	
schwarz/black		9,9	16,9	24,0	142681-0	
braun/brown		9,9	16,9	24,0	142681-1	
rot/red		9,9	16,9	24,0	142681-2	
3	orange/orange	9,9	16,9	24,0	142681-3	
	gelb/yellow	9,9	16,9	24,0	142681-4	
	grün/green	9,9	16,9	24,0	142681-5	
	blau/blue	9,9	16,9	24,0	142681-6	
	violett/violet	9,9	16,9	24,0	142681-7	
	grau/grey	9,9	16,9	24,0	142681-8	
	weiß/white	9,9	16,9	24,0	142681-9	
	gelb/yellow	9,9	16,9	24,0	737057-4	
	schwarz/black	9,9	16,9	24,0	737057-5	
	grau/grey	9,9	16,9	24,0	737057-7	
4	gelb/yellow	10,4	21,6	24,0	4-142143-4	
5	natur/natural	9,9	26,9	24,0	737058-0	
	schwarz/black	9,9	26,9	24,0	737058-5	
7	blau/blue	9,9	36,9	24,0	737059-3	
	schwarz/black	9,9	36,9	24,0	737059-5	
	orange/orange	9,9	36,9	24,0	737059-9	

Andere Farben auf Anfrage

Other colors on request

5,0 mm Flachstecker, passend für Positive Lock Kontakthülsen, Version Mark III

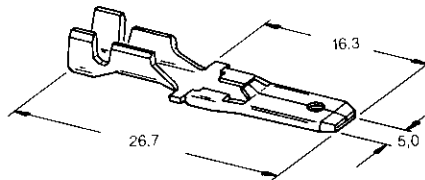

5.0 mm Tabs for Mating with Positive Lock Receptacle Contacts, Version Mark III

Lederquerschnittsbereich Wire Size Range (mm ²)	Isolierungsdurchmesser Insulation Diameter (mm)	Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nummern/Part Numbers	
				Bandware Strip Form	Einzelausführung Loose-Piece
0,35-1,00	1,2-2,1	CuZn/Brass	vorverzinnt/pre-tin plated	142087-2	142218-1
1,0-3,0	2,1-3,1	CuZn/Brass	blank/plain	142089-1	-
			vorverzinnt/pre-tin plated	142089-2	142219-1
3,0-5,0	4,9 max.	CuZn/Brass	vorverzinnt/pre-tin plated	142091-2	737316-2

Handzange: Best.-Nr. 825514-1
Ausdrückwerkzeug: Best.-Nr. 484127-1

Hand Tool: Part No. 825514-1
Extraction Tool: Part No. 484127-1

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.