

Handschalter

Drucktaste mit elektronischer Regelung

MML21 Serie

ANZEIGE MIT LED, GLÜHLAMPENBELEUCHTUNG ODER UNBELEUCHTET



PWB-Befestigung
(Standardstößel)



Schalttafeleinbau
(Standardstößel)



PWB-Befestigung
(Einteiliger Stößel)

MERKMALE UND FUNKTIONEN

- Silber- oder Goldkontakte
- Wahlweise rechteckiges oder quadratisches Gehäuse
- Verwendbar mit einer LED oder Glühlampe
- Leiterplatte mit aufgedruckter Verdrahtung oder Bedienfeld zum Einschnappen
- Lünetten und Befestigungsclips, LEDs und bestückte Linsen können installiert oder separat bestellt werden
- Anerkannt nach UL, zertifiziert nach CSA

Beispiel: MML21KK3AAK

Elektronischer Drucktastenschalter mit Standardstößel; rechteckiges Gehäuse (schwarz); Lünette (schwarz); Befestigungsclips an den langen Seiten, PWB-Anschlüsse; einpolig, Taster, Silberkontakte, schwarzer Stößel.

Beispiel: MML21KK3AAKRSR

Wie oben beschrieben, jedoch ausgestattet mit roter LED und roter Linse installiert.

MML21KK3AAHRSXX20 wie oben, mit Beschriftung.

Katalognummer-Codes für Schalter, abzüglich Optionen für montierte Anzeigen

BESTELLSCHLÜSSEL FÜR MML21 STANDARD-STÖSSELSCHALTER

MML21K		K		3	AA	
Gehäusotyp		Befestigung		Anschlüsse	Schaltkreis/Aktion (Jeder Pol ist ein Wechselschalter)	
		Rechteckig	Quadratisch		Rechteckig	Quadratisch
MML21K Rechteckiges, schwarzes Gehäuse		A Keine Lünette (PWB-Befestigung)	A Keine Lünette (PWB-Befestigung)	3 Leiterplatte mit aufgedruckter Verdrahtung 2 Lötanschluss	Silberkontakte: AA einpolig, Taster AB einpolig, alternierende Aktion AC zweipolig, Taster AD zweipolig, alternierende Aktion	Silberkontakte: AA einpolig, Taster AB einpolig, alternierende Aktion
MML21H Quadratisches, schwarzes Gehäuse		K Schwarze Lünette, Befestigungsclip/lange Seiten	R Schwarze Lünette, Befestigungsclip		Goldkontakte: BA einpolig, Taster BB einpolig, alternierende Aktion BC zweipolig, Taster BD zweipolig, alternierende Aktion	Goldkontakte: BA einpolig, Taster BB einpolig, alternierende Aktion


Katalognummer-Codes für Schalter, abzüglich Optionen für montierte Anzeigen

BESTELLSCHLÜSSEL FÜR MML21 LINSE IN EINEM STÜCK/STÖSSELSCHALTER

MML21K		K		3	AA	
Gehäusotyp		Befestigung		Anschlüsse	Schaltkreis/Aktion (Jeder Pol ist ein Wechselschalter)	
		Rechteckig	Quadratisch		Rechteckig	Quadratisch
MML21K Rechteckiges, schwarzes Gehäuse		A Keine Lünette (PWB-Befestigung)	A Keine Lünette (PWB-Befestigung)	3 Leiterplatte mit aufgedruckter Verdrahtung 2 Lötanschluss	Silberkontakte: AA einpolig, Taster AB einpolig, alternierende Aktion AC zweipolig, Taster AD zweipolig, alternierende Aktion	Silberkontakte: AA einpolig, Taster AB einpolig, alternierende Aktion
MML21H Quadratisches, schwarzes Gehäuse		K Schwarze Lünette, Befestigungsclip/lange Seiten	R Schwarze Lünette, Befestigungsclip		Goldkontakte: BA einpolig, Taster BB einpolig, alternierende Aktion BC zweipolig, Taster BD zweipolig, alternierende Aktion	Goldkontakte: BA einpolig, Taster BB einpolig, alternierende Aktion


Elektrische Daten	Seite 69
Lünetten	Seite 84
Streifen- und Matrixbefestigung	Seite 83
PWB-Stifanordnung	Seite 91

Am Schalter montierte Anzeigeoptionen durch Hinzufügen der folgenden Codes bestellen³

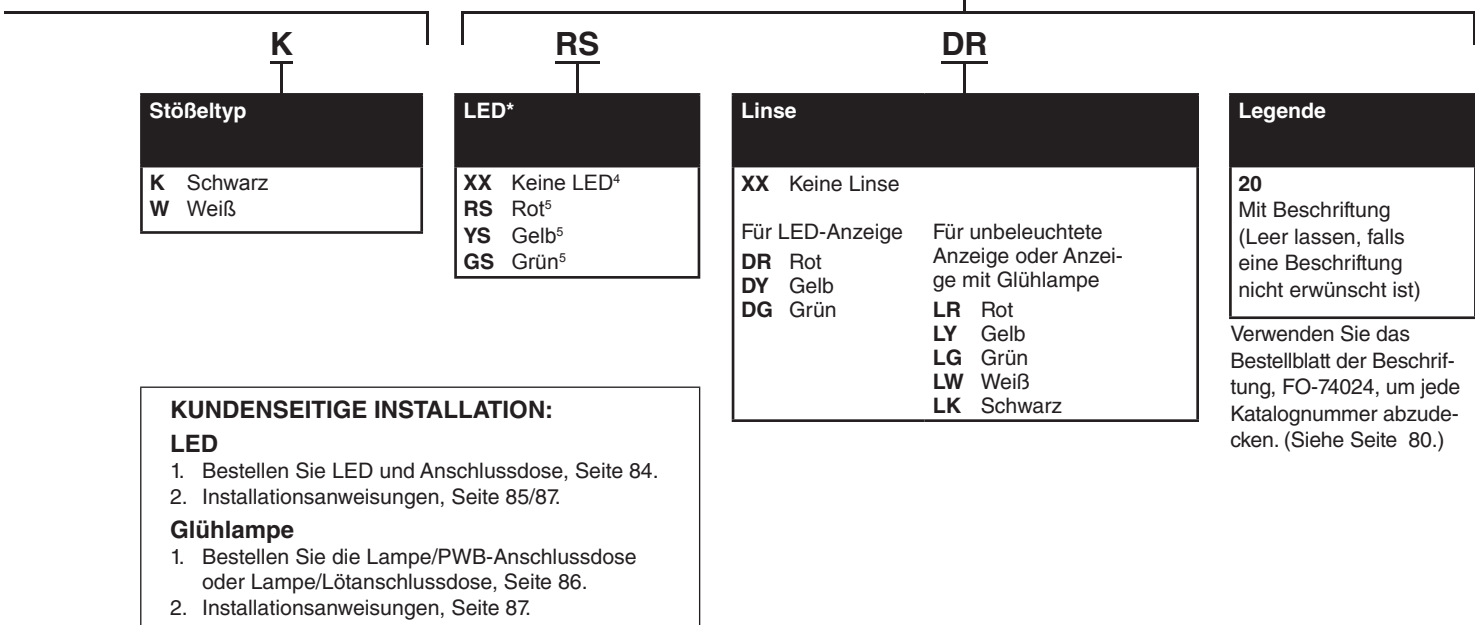

Handschalter

Am Schalter montierte Anzeigeoptionen durch Hinzufügen der folgenden Codes bestellen

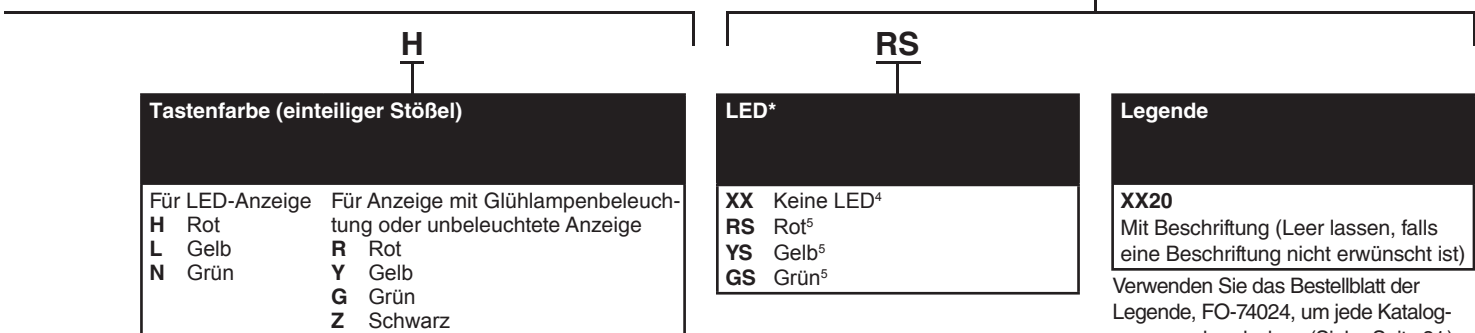

***Anmerkungen:**

- Wenn eine LED in der **rechteckigen** MML21 Auflistung aufgeführt ist, wird MICRO SWITCH sie dauerhaft im Gehäuse installieren.
- MICRO SWITCH installiert die LED **nicht** dauerhaft in einer **quadratischen** MML21 Auflistung. Zur Installation einer LED in einem quadratischen Gehäuse bestellen Sie eine MML93L oder eine MML93G Anschlussdose und eine MML92 LED (siehe Seiten 86 und 88).
- Geben Sie vier Stellen an (XXXX oder XX DR), wenn eine Beschriftung benötigt wird.
- Nur für quadratische oder rechteckige Gehäuse.
- Nur für rechteckige Gehäuse.